

現場で試され、業界で実証された耐久性
蓄積されたリーダーシップの成果



30.5 mm

800T/H



LISTEN.
THINK.
SOLVE.®

類似品は決して本物には及びません

アレン・ブラドリーのBulletin 800Tおよび800H押しボタンは、それ自身が1つのステータスです。最も要求が厳しい産業環境向けに設計・製造されており、強力で機能性に優れ、無骨でありながら魅力的です。アレン・ブラドリーの30.5 mm押しボタンは、この分野において世界で最も画期的かつ独自性の高い製品です。

単色のボタンキャップ - ポリエステル系熱可塑性のプラスチック製で耐食性に優れ、色や刻印が消えることもありません。

オペレータのプッシング - 亜鉛合金ダイキャスト製で、取付けの強度と安定性が確保されます。

アクチュエータシャフト - 頑丈な亜鉛合金ダイキャストが安定した性能を約束します。

ダイヤフラムシール - 液体、粉塵、および腐食物を完全に防ぎます。



戻しバネ - ステンレス鋼製のバネが挙動の一貫性と長寿命をもたらします。

リベット取付け式 - オペレータのプッシング、ダイヤフラムシール、およびベースプレートは4本のスチール製リベットで固定されており、優れた耐久性と改変に対する堅牢性を実現します。

速やかで容易な取付け

オペレータ - 接点ブロックが出荷時に取付け済み



ガスケット - タイプ4/13の防塵・防止保護を実装



レジェンドプレート



スラストワッシャー - 回転防止テーブル付き



取付けリング

グローバルソリューション

• 全世界の規格に適合するように設計されています。



安全なスイッチング

セレクトスイッチ

- 確動戻り止め - ポジション間でスイッチが動かなくなる事態を防ぎます。
- 一定エネルギー - 望ましくない接点状態への意図しない切換えを防止します。



高度なスイッチング機能

アレン・ブラドリーが提供している幅広い種類の接点ブロックは、業界でも他に類を見ない機能と性能を備えており、より多くの用途と環境に対応します。

標準接点ブロック

- 最大10 A、定格A600 – 汎用
- 接点の信頼性を高める柔軟な二股スパナ
- 腐食に強い純銀製の接点
- セルフアップ式のサドルランプで配線が容易
- 透明な側面プレートにより接点検査が容易* 識別カラー付き
- フィンガーセーフ(IP2X)バージョンもオプションで提供



PENTUFF™ 接点ブロック

- 最大2.5 A、定格C300
- DC5 V、1 mAまで低電圧を安定して切換え – プログラマブル・ロジック・コントローラの入力回路とのインターフェイスに最適
- 直接駆動、五股型の接点設計
- 腐食に強い不活性貴金属製のスパナ
- フィンガーセーフ(IP2X)バージョンもオプションで提供



密閉型スイッチ接点ブロック

- 危険域(Division 2/Zone 2)で使用できる防爆構造
- 最大5 A、定格B600
- 完全密閉されたガラスで接点を囲み、汚染や腐食性が強い環境でも安定した切換えを実現
- 溶着に対して強い耐性を持つタングステン製の接点



SELF-MONITORING™ 接点ブロック


- E-Stopの作動時にNC接点を確実に開く
- 最大10 A、定格A600
- 純銀製接点付きの二股スパナ
- 黄色の識別カラー
- 標準でフィンガーセーフ(IP2X)保護を実装

800TC-XD4S

	通常の操作	ボタン作動	不適切な取付け
	X	X	0
	X	0	X
	X	0	0

注: X = 閉 O = 開

ロジック・リード・ブロック

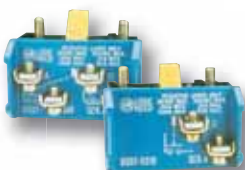

スタック構成対応の密閉型スイッチブロック



ミニブロック



MaxDuty™ ブロック



スナップアクション&タイム・ディレイ・ブロック



押しボタンデバイス

モメンタリ接点押しボタン(非照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)		タイプ4/4X/13プラスチック製(800H)		
		平型	突出型	平型ブーツなし	ブーツ付き	
接点構成	色					
	1 N.O.	● ● ●	800T-A1D1 800T-A2D1 800T-A6D1	800T-B1D1 800T-B2D1 800T-B6D1	800H-R1D1 800H-R2D1 800H-R6D1	800H-AR1D1 800H-AR2D1 800H-AR6D1
	1 N.C.	● ● ●	800T-A1D2 800T-A2D2 800T-A6D2	800T-B1D2 800T-B2D2 800T-B6D2	800H-R1D2 800H-R2D2 800H-R6D2	800H-AR1D2 800H-AR2D2 800H-AR6D2
1 N.O. - 1 N.C.	● ● ●	800T-A1A 800T-A2A 800T-A6A	800T-B1A 800T-B2A 800T-B6A	800H-R1A 800H-R2A 800H-R6A	800H-AR1A 800H-AR2A 800H-AR6A	

モメンタリ接点押しボタン(非照光式、2色成形レジェンドキャップ付き)

					タイプ4/13 金属製(800T)	タイプ4/4X/13 プラスチック製(800H)
接点構成	ボタンの色	レジェンドの色	レジェンド	ヘッドの種類		
1 N.O. - 1 N.C.	● ●	○ ○	START STOP	平型 突出型	800T-A103WA 800T-B604WA	800H-AR103WA 800H-BR604WA
1 N.O. - 1 N.C.	● ●	○ ○	I O	平型 突出型	800T-A101WA 800T-B602WA	800H-AR101WA 800H-BR602WA
1 N.O. - 1 N.C.	● ● ● ● ● ●	○ ○ ○ ○ ○ ○	FORWARD REVERSE JOG UP DOWN R	平型 平型 平型 平型 平型 平型	800T-A210WA 800T-A210WA 800T-A212WA 800T-A213WA 800T-A214WA 800T-A711WA	800H-AR210WA 800H-AR210WA 800H-AR212WA 800H-AR213WA 800H-AR214WA 800H-AR711WA

モメンタリ接点押しボタン(照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)		タイプ4/4X/13プラスチック製(800H)		
		突出型 (ガードなし)	突出型 (ガード付き)	突出型 (ガードなし)	突出型 (ガード付き)	
タイプ	色					
	● 全電圧	●	800T-QBH24R	800T-QAH24R	800H-QRBH24R	800H-QRAH24R
	● LED ● AC/DC24V	●	800T-QBH24G	800T-QAH24G	800H-QRBH24G	800H-QRAH24G
● 1 N.O. - 1 N.C.	●	800T-QBH24A	800T-QAH24A	800H-QRBH24A	800H-QRAH24A	
● 変圧器	●	800T-PBH16R	800T-PAH16R	800H-PRBH16R	800H-PRAH16R	
● LED	●	800T-PBH16G	800T-PAH16G	800H-PRBH16G	800H-PRAH16G	
● AC120V, 50/60 HZ	●	800T-PBH16A	800T-PAH16A	800H-PRBH16A	800H-PRAH16A	
● 1 N.O. - 1 N.C.	●					

パイロット・ライト・デバイス

タイプ4/13金属製(800T)

タイプ4/4X/13プラスチック製(800H)

標準型

テスト用押しボタン

標準型

テスト用押しボタン



タイプ

色

- 全電圧
- LED
- AC/DC24 V

-
-
-

800T-QH24R
800T-QH24G
800T-QH24A

800T-QTH24R
800T-QTH24G
800T-QTH24A

800H-QRH24R
800H-QRH24G
800H-QRH24A

800H-QRTH24R
800H-QRTH24G
800H-QRTH24A

- 変圧器
- LED
- AC120 V, 50/60 HZ

-
-
-

800T-PH16R
800T-PH16G
800T-PH16A

800T-PTH16R
800T-PTH16G
800T-PTH16A

800H-PRH16R
800H-PRH16G
800H-PRH16A

800H-PRTH16R
800H-PRTH16G
800H-PRTH16A



当社が提供している個々の押しボタン製品については、産業用制御カタログをご覧ください。お近くのロックウェル・オートメーションまたは代理店の営業所にお問い合わせください。当社Webサイト (<http://www.ab.com/components>) もご利用になれます。

E-STOPおよびプッシュ・プル・デバイス

2ポジション押しボタン(プッシュプルおよびプッシュプル/ツイストリリース、非照光式)

タイプ4/13金属製(800T)

タイプ4/4X/13
プラスチック製(800H)
プッシュプル/
ツイストリリース(赤)

接点構成


オペレータの
位置

プッシュプル(赤)

プッシュプル(赤)

プッシュプル/
ツイストリリース(赤)

S.M.C.B.

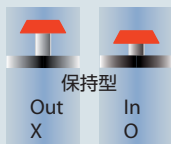

800TC-FXLE6D4S

N.C.L.B.



800T-FX6D4



800T-FXT6D4



800H-FRXT6D4

セレクトア・スイッチ・デバイス

2ポジション・セレクトア・スイッチ(非照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)			タイプ4/4X/13 プラスチック製(800H) 標準ノブ
接点構成	オペレータのタイプ	標準ノブ	ノブレバー	シリンダーロック	
1 N.O. - 1 N.C.		800T-H2A	800T-H17A	800T-H33A	800H-HR2A
		800T-H4A	800T-H18A	800T-H42A	800H-HR4A
		800T-H5A	800T-H19A	800T-H48A	800H-HR5A

2ポジション・セレクトア・スイッチ(照光式)

		タイプ4/13金属製(800T) 標準ノブ	タイプ4/4X/13プラスチック製(800H) 標準ノブ
タイプ	オペレータのタイプ		
<ul style="list-style-type: none"> 全電圧 LED (赤) AC/DC24 V 1 N.O. - 1 N.C. 		800T-24HRH2KB6AX	800H-24HRRH2KB6AX
		800T-24HRH4KL8AX	800H-24HRRH4KL8AX
		800T-24HRH5KL8AX	800H-24HRRH5KL8AX
<ul style="list-style-type: none"> 変圧器 LED (赤) AC120 V, 50/60 HZ 1 N.O. - 1 N.C. 		800T-16HRH2KB6AX	800H-16HRRH2KB6AX
		800T-16HRH4KL8AX	800H-16HRRH4KL8AX
		800T-16HRH5KL8AX	800H-16HRRH5KL8AX

プッシュ・プル・デバイスE-STOPおよびプッシュ・プル・デバイス

2ポジション押しボタン(プッシュプルおよびプッシュプル/ツイストリリース、照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)			タイプ4/4X/13 プラスチック製(800H) プッシュプル/ ツイストリリース(赤)
タイプ	オペレータの位置	プッシュプル(赤)	プッシュプル/ ツイストリリース(赤)		
<ul style="list-style-type: none"> 全電圧 LED AC/DC24 V 1 N.O. - 1 N.C.L.B. 	保持型 Out O X			800T-FXTQH24RA1	800HFRXTQH24RA1
	In X O	800T-FXPH16RA1	800T-FXJEPH16RA1	800T-FXTPH16RA1	800H-FRXTPH16RA1
<ul style="list-style-type: none"> 変圧器 LED AC120 V, 50/60 HZ 1 N.O. - 1 N.C.L.B. 					

セレクトタ・スイッチ・デバイス


3ポジション・セレクトタ・スイッチ(非照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)			タイプ4/4X/13 プラスチック製(800H) 標準ノブ
接点構成	オペレータのタイプ	標準ノブ	ノブレバー	シリンダーロック	
1 N.O. - 1 N.C.		 800T-J2A	 800T-J17A	 800T-J42A	800H-JR2A
		800T-J4A	800T-J18A	800T-J50A	800H-JR4A
		800T-J5A	800T-J19A	800T-J38A	800H-JR5A
		800T-J91A	800T-J20A	800T-J631A	800H-JR91A

3ポジション・セレクトタ・スイッチ(照光式)

		タイプ4/13金属製(800T) 標準ノブ	タイプ4/4X/13プラスチック製(800H) 標準ノブ
タイプ	オペレータのタイプ		
<ul style="list-style-type: none"> 全電圧 LED (赤) AC/DC24 V 1 N.O. - 1 N.C. 	  	800T-24JRH2KB7AX	800H-24JRRH2KB7AX
		800T-24JRH4KB7AX	800H-24JRRH4KB7AX
		800T-24JRH5KB7AX	800H-24JRRH5KB7AX
<hr/>			
<ul style="list-style-type: none"> 変圧器 LED (赤) AC120 V, 50/60 HZ 1 N.O. - 1 N.C. 	  	800T-16JRH2KB7AX	800H-16JRRH2KB7AX
		800T-16JRH4KB7AX	800H-16JRRH4KB7AX
		800T-16JRH5KB7AX	800H-16JRRH5KB7AX

4ポジション・セレクトタ・スイッチ(非照光式)

		タイプ4/13金属製(800T)			タイプ4/4X/13 プラスチック製(800H) 標準ノブ
接点構成	オペレータのタイプ	標準ノブ	ノブレバー	シリンダーロック	
2 N.O. - 2 N.C.		 800T-N2KF4B	 800T-N17KF4B	 800T-N33KF4B	800H-NR2KF4B
		800T-N3KF4B	800T-N29KF4B	800T-N133KF4B	800H-NR3KF4B
		800T-N9KF4B	800T-N30KF4B	800T-N233KF4B	800H-NR9KF4B

特殊用途向けデバイス

ポテンショメータユニット



シリンダーロック押しボタン(800Tのみ)



モメンタリ接点フリップレバー押しボタン (800Hのみ)



セレクタ
押しボタンユニット
(800Tのみ)



モメンタリ・ウォーブル・
スティック・ユニット
(800Tのみ)



1-2-3-4ウェイ・トグル・
スイッチ(800Tのみ)



クラスタ・パイロット・ライト
(800Tのみ)



機械的にインターロックされた
保持型押しボタン



モメンタリマッシュルーム型
押しボタン
(パッドロック付き、800Tのみ)



組立て済みステーション

タイプ4/13 (800T)

タイプ4/4X/13 (800H)

ダイキャストアルミニウム製

ステンレス鋼製
(ブーツ付きオペレータ)

ガラスポリエステル製
(ブーツ付きオペレータ)



構成	ボタンの色	レジェンド	タイプ4/13 (800T)	タイプ4/4X/13 (800H)
押しボタン1つ	● ● ● ●	STOP START EMERG. STOP BREAK GLASS	800T-1TA 800T-1TB 800T-1TYM 800T-NX114	800H-1HA4T 800H-1HB4T — —
押しボタン2つ	● ●	START STOP	800T-2TA	800H-2HA4T
3ポジション・ セレクタ・スイッチ	●	HAND-OFF-AUTO	800T-R3TA	—

当社が提供している個々の押しボタン製品については、産業用制御カタログをご覧ください。お近くのロックウェル・オートメーションまたは代理店の営業所にお問い合わせください。当社Webサイト (<http://www.ab.com/components>) もご利用になれます。

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社

本社営業部
関西支店
中部支店

〒104-0033
〒532-0011
〒460-0003

東京都中央区新川1-3-17
大阪市淀川区西中島5-14-5
名古屋市中区錦1-6-5

Tel (03) 3206-2786 Fax (03) 3206-2796
Tel (06) 6305-6210 Fax (06) 6305-6792
Tel (052) 222-7060 Fax (052) 222-7065