
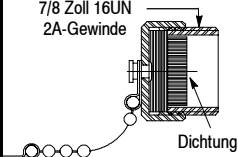
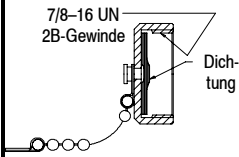
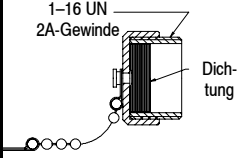
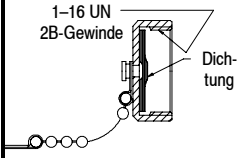
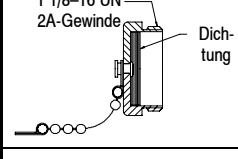
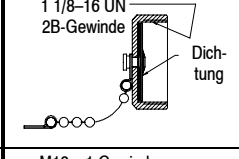
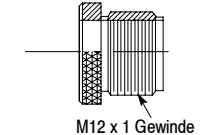
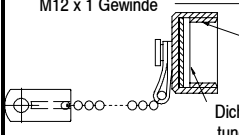
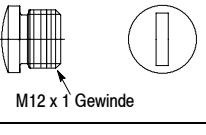
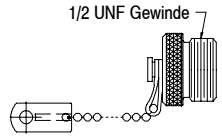
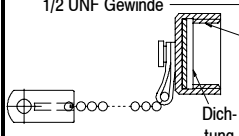
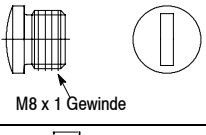
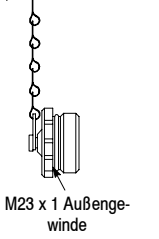


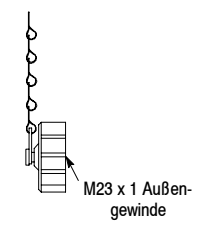

Mini- und Mikrokappe

Stecker- ausführung	Material	Gewin- dekonfig.	Abmessungen – mm	Bestellnummer	Gewin- dekonfig.	Abmessungen – mm	Bestellnummer
Mini	Aluminium	Außen	7/8 Zoll 16UN 2A-Gewinde 	1485A- C1	Innen	7/8-16 UN 2B-Gewinde 	889A- NCAP
Mini-Plus (7- und 8-polig)	Aluminium	Außen	1-16 UN 2A-Gewinde 	889A- NM2CAP	Innen	1-16 UN 2B-Gewinde 	889A- N2CAP
Mini-Plus (9-, 10- und 12-polig)	Aluminium	Außen	1 1/8-16 UN 2A-Gewinde 	889A- NM13CAP	Innen	1 1/8-16 UN 2B-Gewinde 	889A- N3CAP
DC-Mikro	Aluminium	Außen	 M12 x 1 Gewinde	1485A- C3	Innen	M12 x 1 Gewinde 	889A- DCAP
	Kunststoff	Außen	 M12 x 1 Gewinde	1485A- M12	-	-	-
AC-Mikro	Aluminium	Außen	1/2 UNF Gewinde 	889A- RMCAP	Innen	1/2 UNF Gewinde 	889A- RCAP
Pico	Kunststoff	Außen	 M8 x 1 Gewinde	889A- PRCAP	-	-	-
M23	Vernickeltes Messing	Außen	 M23 x 1 Außenge- winde	889A- MMCAP	Innen	 M23 x 1 Außen- gewinde	889A- MCAP