

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants.

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs.



Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti.

Atención: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en servicio, con el objeto de evitar accidentes. Instalado en una caja o armario apropiado. Proteger el producto de los ambientes agresivos.

**140M-C-WBE
140M-F-WBE**



CE IEC 60947; EN 60947;
UL 508; CSA 22.2.Part 14

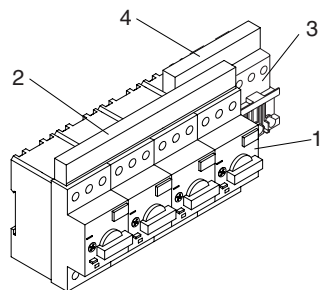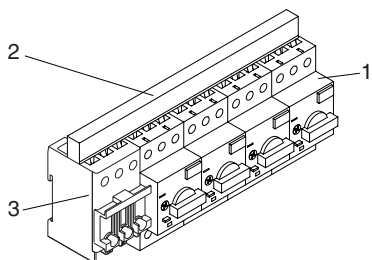

	IEC 64 A max. UL 508 64 A max. Construction type E	IEC 64 A max. UL 508 64 A max. Construction type E	IEC 120 A max. UL 508 115 A max. Construction type E
1	140M-C	140M-D	140M-F
2	140M-C-W...	140M-C-W...	140M-F-W...
3	140M-C-WBE	140M-C-WBE	140M-F-WBE
4		140M-C-WD542	

	140M-C-WBE			
	IEC 1, 3, 5	IEC 2, 4, 6	UL 508 / UL 508 type E L1, L2, L3	UL 508 / UL 508 type E T1, T2, T3
	1 x 4...25 mm ²	2 x 1...4 mm ²	1 x No. 10...4 AWG	—
	1 x 4...25 mm ²	2 x 1...4 mm ²	1 x No. 10...4 AWG	—
	1 x 2,5...25 mm ²	2 x 1...6 mm ²	1 x No. 14...4 AWG	—
	—	140M-C-W...	—	140M-C-W...
	3...3,5 Nm	2,5...3 Nm	27...31 lb-in	23...27 lb-in

	140M-F-WBE			
	IEC 1, 3, 5	IEC 2, 4, 6	UL 508 / UL 508 type E L1, L2, L3	UL 508 / UL 508 type E T1, T2, T3
	1 x 4...50 mm ²	2 x 2,5...25 mm ²	1 x No. 12...1/0 AWG	—
	1 x 4...50 mm ²	2 x 2,5...25 mm ²	1 x No. 12...1/0 AWG	—
	1 x 2,5...50 mm ²	2 x 2,5...25 mm ²	1 x No. 12...1/0 AWG	—
	—	140M-F-W...	—	140M-F-W...
	5...6 Nm		45...54 lb-in	